



7mm abisolieren / to strip

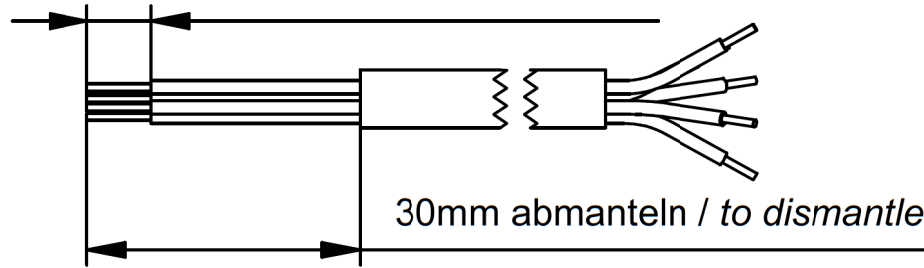



Dichtung / Sealing	Kabel / Cable Aussendurchmesser / outline dimension
4-6	Ø4-6mm
6-8	Ø6-8mm

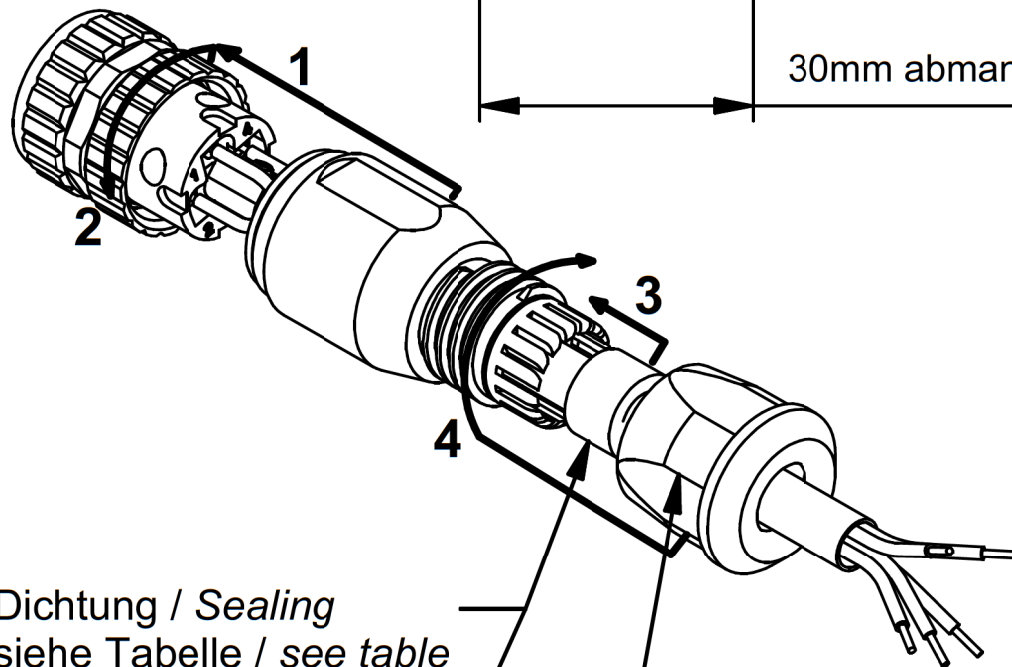

Dichtung / Sealing
siehe Tabelle / see table

Drehmoment > 0,8 Nm
torque > 0,8 Nm
(Conec Werkzeuge / tooling)
(36-000230 + 36-000200)

Dichtung / Sealing

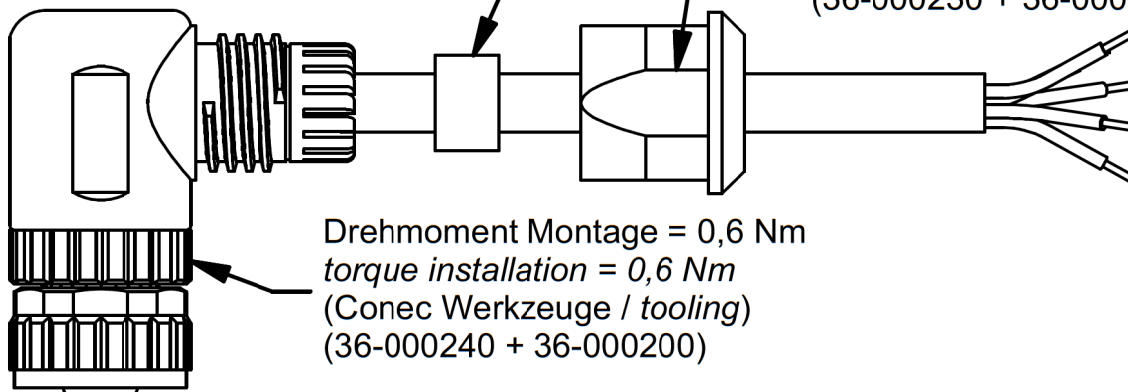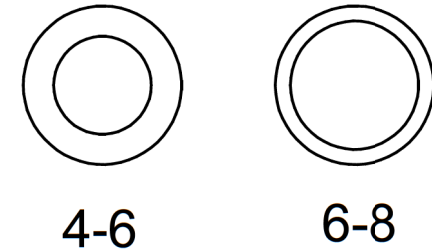

Gehäuse gewinkelt kann auf 90°
versetzten Positionen montiert werden.
*Housing in angled version is mountable
in 90° angular degree positions.*

