


Klemmmutter (1), Kabeldichtung (2) und Gehäuse (3) auf das Kabel schieben
slide clamping nut (1), cable sealing (2) and housing (3) over the cable

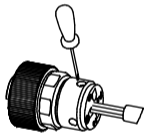


(4) Litzen nacheinander bis zum Anschlag in die Öffnungen einführen (Einzellitzen dürfen nicht abstehen!)

(4) inserts stripped wires into holes until end stops (wire strands must not stick out!)

(5) Schr. M2,5 mit Schraubendreher anziehen
Empfohlenes Drehmoment: 0,3 Nm

(5) fix screw M2,5 with screwdriver
recommended torque: 0,3Nm

Kabel / cable	Litze / wire
Ø6-8 mm, Ø8-10 mm, Ø10-12 mm	1,50mm ² AWG 16

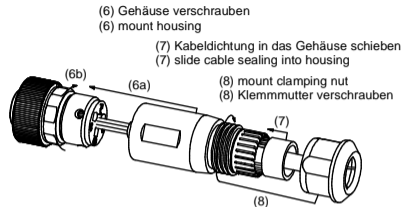

(6) Gehäuse verschrauben
(6) mount housing

(7) Kabeldichtung in das Gehäuse schieben
(7) slide cable sealing into housing

(8) mount clamping nut
(8) Klemmmutter verschrauben

Montageanleitung
Stecker/ Kupplung axial
*Mounting instruction
male/ female connector axial*