



Montageanleitung B23 Hybrid

konfektionierbares Steckergehäuse mit Crimpanschluss, axial,
5x4mm² + 4xAWG22, ENP: Powerstift / Datenbuchse


Stückliste

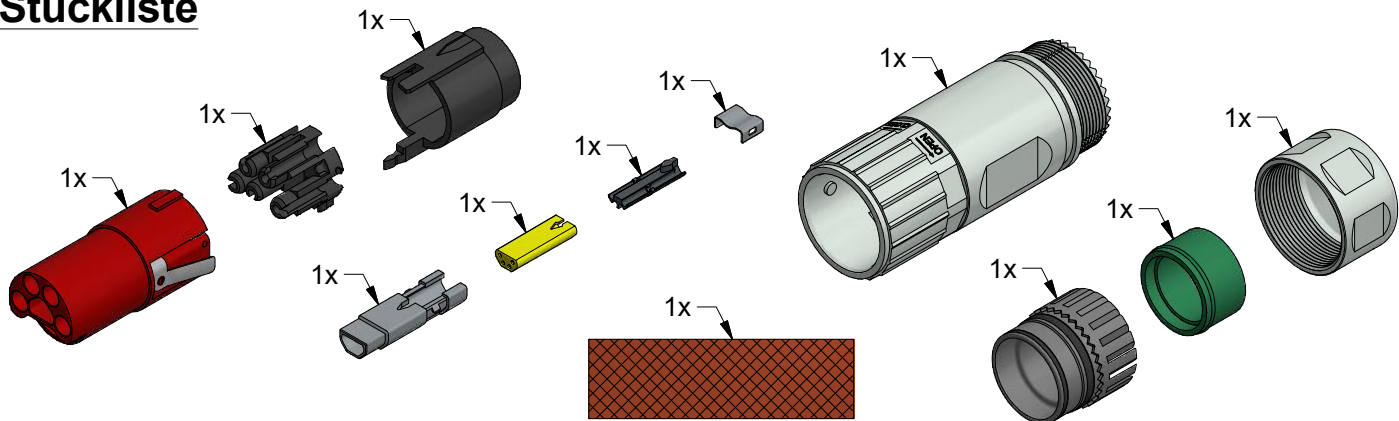





1 Einzelteile auf Leitung schieben

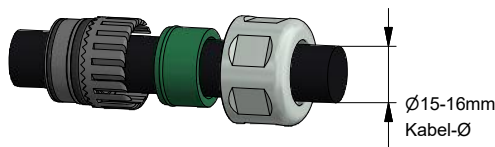



Laufrichtung beachten!

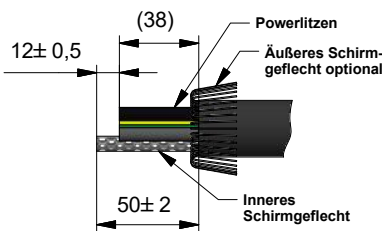


Füllstoffe bündig mit Kabelmantel wegschneiden!

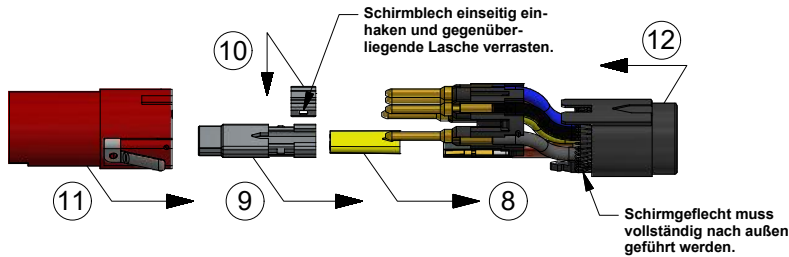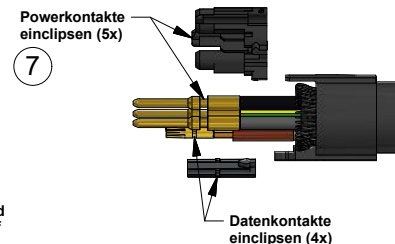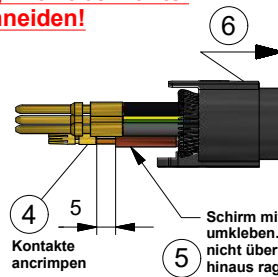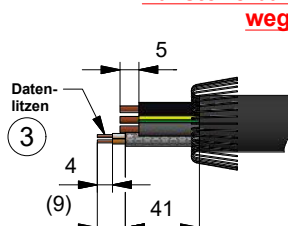

Achtung: Ansicht von hinten dargestellt! Auf richtige Farbwahl achten!

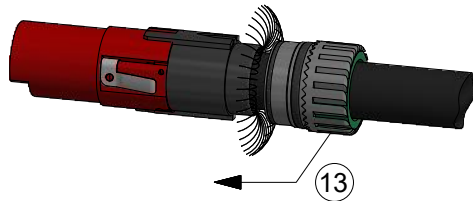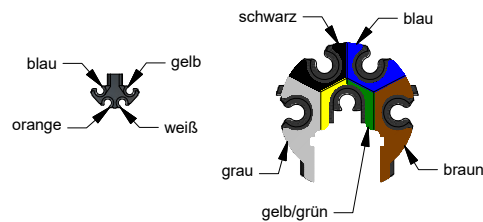


Codiernut für gewünschte Codierung wählen!

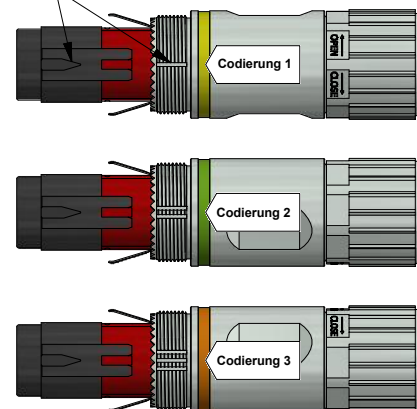

Farbring optional
ZS7300-B005 (rot)
ZS7300-B006 (gelb)
ZS7300-B007 (blau)
ZS7300-B008 (grün)

Schirmgeflecht muss gekürzt werden und darf nicht über O-Ring ragen!

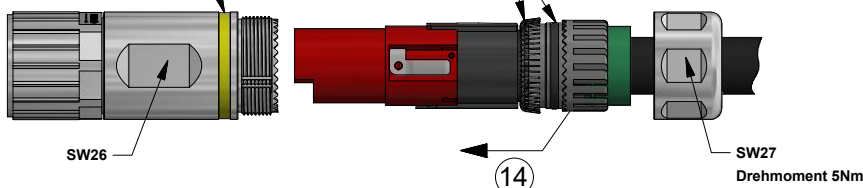

Beckhoff®, TwinCAT®, EtherCAT®, EtherCAT P®, Safety over EtherCAT®, TwinSAFE®, XFC® und XTS® sind eingetragene und lizenzierte Marken der Beckhoff Automation GmbH. Die Verwendung anderer in dieser Dokumentation enthaltenen Marken oder Kennzeichen durch Dritte kann zu einer Verletzung von Rechten der Inhaber der entsprechenden Kennzeichen führen.

Die Informationen in dieser Druckschrift enthalten lediglich allgemeine Beschreibungen bzw. Leistungsmerkmale, welche im konkreten Anwendungsfall nicht immer in der beschriebenen Form zutreffen bzw. welche sich durch Weiterentwicklung der Produkte ändern können. Die gewünschten Leistungsmerkmale sind nur dann verbindlich, wenn sie bei Vertragsabschluss ausdrücklich vereinbart werden.

Werkzeug / Zubehör

Crimpzange

ZB8810-0000

Crimpeinsatz / Locator

ZB8810-0002

