

7mm abisolieren / to strip


30mm abmanteln / to dismantle

Dichtung Sealing	Kabel / Cable Aussendurchmesser / outline dimension
4-6	ø4-6mm
6-8	ø6-8mm

Dichtung / Sealing



4-6

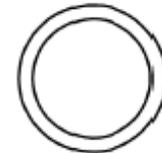



6-8

Dichtung / Sealing  
siehe Tabelle / see table

Drehmoment > 0,8 Nm  
torque > 0,8 Nm  
(Conec Werkzeuge / tooling)  
(36-000230 + 36-000200)

Drehmoment Montage = 0,6 Nm  
torque installation = 0,6 Nm  
(Conec Werkzeuge / tooling)  
(36-000240 + 36-000200)

Gehäuse gewinkelt kann auf 90°  
versetzten Positionen montiert werden.  
Housing in angled version is mountable  
in 90° angular degree positions.

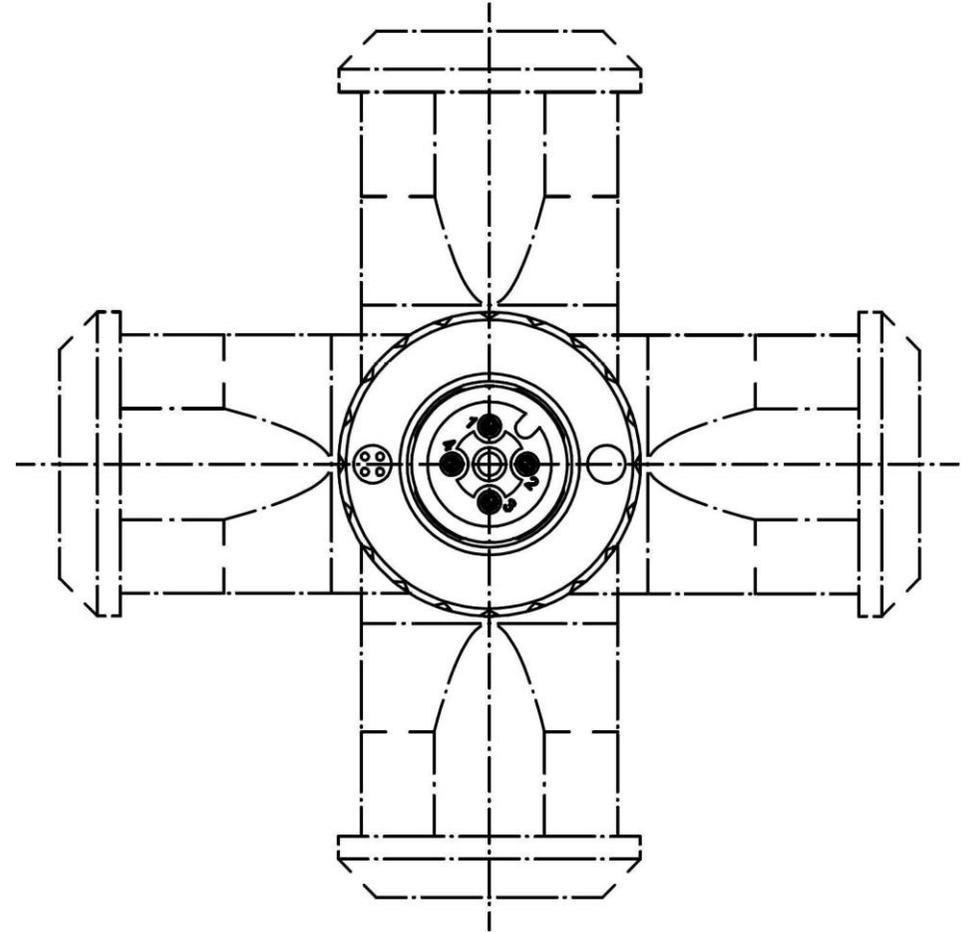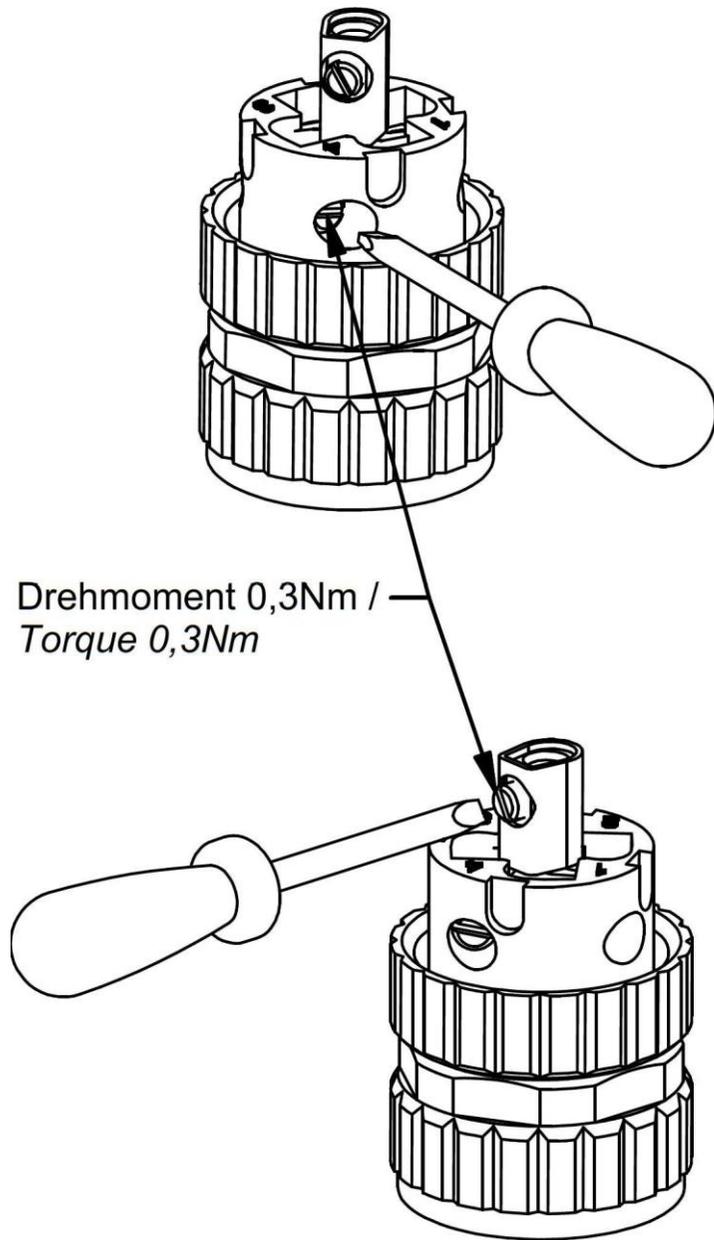

**BECKHOFF**