



ZS2020-4308 | Powerverteiler-Box

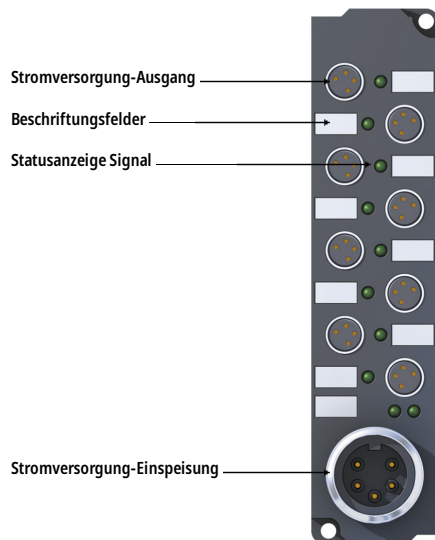

Draufsicht

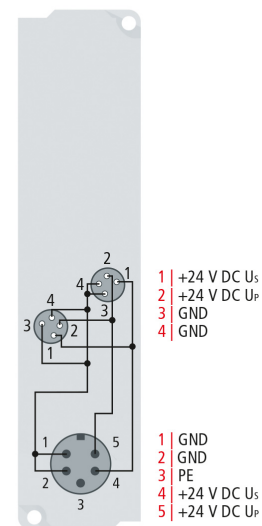

Anschlussstechnik Steckerbelegung

i Produktstatus: Serienlieferung

Powerverteiler-Box, 8 x M8, 4-polig, 1 x 7/8" 5-polig

Produktinformationen

Technische Daten

Technische Daten	ZS2020-4308
Anzahl Ausgänge	8
Anschluss Spannungsversorg.	7/8"-Stecker, 5-polig
Anschluss Stromabgänge	M8, schraubbar, 4-polig
Strombelastung	$I_{\Sigma} = 4 \text{ A je } U_s \text{ und } U_p$
Abmessungen (B x H x T)	30 mm x 126 mm x 31 mm
Betriebstemperaturbereich	-25...+60 °C
Lagertemperatur	-40...+85 °C
Schutzart	IP65/66/67 (gemäß EN 60529)
Einbaulage	beliebig
Nennspannung	24 V DC
Material	PA6 (Polyamid)

Bestellangaben

Bestellangaben	
ZS2020-2810	Stecker feldkonfektionierbar, Power, IP67, 7/8", gerade, Stift, 5-polig, 0,5...1,5 mm ² , Ø 6...12 mm
ZS2020-2820	Kupplung feldkonfektionierbar, Power, IP67, 7/8", gerade, Buchse, 5-polig, 0,5...1,5 mm ² , Ø6...12 mm
ZS2020-2830	Stecker feldkonfektionierbar, Power, IP67, 7/8", gewinkelt, Stift, 5-polig
ZS2020-2840	Kupplung feldkonfektionierbar, Power, IP67, 7/8", gewinkelt, Buchse, 5-polig
ZS2020-4304	Powerverteiler-Box, 4 x M8, 4-polig, 1 x 7/8" 5-polig
ZS2020-4308	Powerverteiler-Box, 8 x M8, 4-polig, 1 x 7/8" 5-polig